

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128537



Крышка для Т-образного/крестового соединения  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| <b>St</b> | Сталь                         |
| <b>FS</b> | оцинкован конвейерным методом |

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7128537                        |
| Тип                         | DFAA 400 FS RU                 |
| Обозначение 1               | Крышка Т-обр./крест.соединения |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B400mm                         |
| Материал                    | Сталь                          |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом  |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                   |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 13 кг                          |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

### Размеры

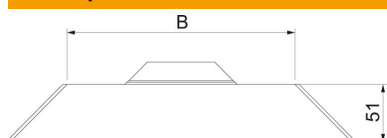

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 400 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер B      | 400 мм |

# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128537



## Технические характеристики

|  |           |
|--|-----------|
| Вид крепления                            | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет       |
| Подходит для кабельного лотка            | да        |
| Прочность материала                      | 0,7 мм    |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет       |
| Конструкция для больших расстояний       | нет       |