

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения
400-600 мм

Артикульный номер: 7136943



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7136943
Тип	DFAA 500 A2
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 500
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	208 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

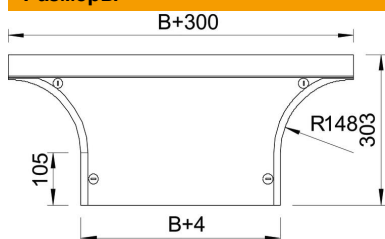

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения
400-600 мм

Артикульный номер: 7136943



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет