

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм

Артикульный номер: 7136944



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	7136944
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 500
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	210 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

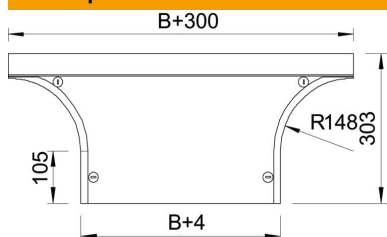

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм

Артикульный номер: 7136944



## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет