

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения
400-600 мм

Артикульный номер: 7136980



Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7136980
Тип	DFAA 600 A4
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 600
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	243,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

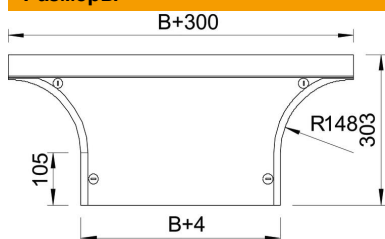

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения
400-600 мм

Артикульный номер: 7136980



Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет