


Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения
400-600 мм DD
Артикульный номер: 7131380

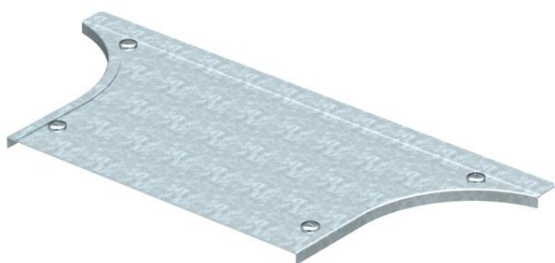

Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131380
Тип	DFAA 600 DD
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 600
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	214 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

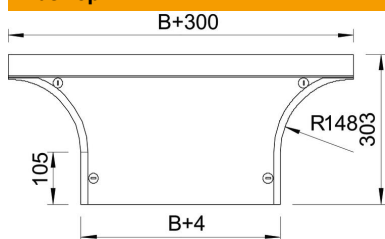

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер Н	15 мм
Размер R	148 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения

400-600 мм DD

Артикульный номер: 7131380



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет