


# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм FS

Артикульный номер: 7128525

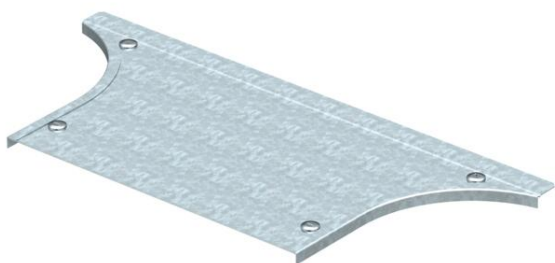

Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7128525
Тип	DFAA 600 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с фиксаторами, для RAA 600
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	200 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

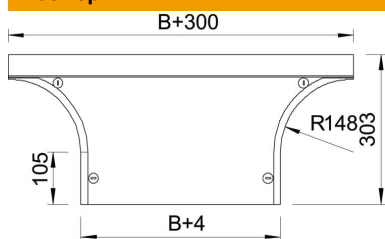

Ширина	600 мм
Ширина	24 in
Высота	35 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения  
400-600 мм FS

Артикульный номер: 7128525



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет