

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS



Артикульный номер: 7128541

Крышка для Т-образного/крестового соединения
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128541
Тип	DFAA 600 FS RU
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

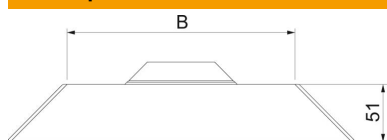

Ширина	600 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	600 мм

Технический паспорт

Крышка Т-образной секции RU FS

Артикульный номер: 7128541



Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет