

Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic DD

Артикульный номер: 6040788



Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6040788
Тип	DFBMV 400 DD
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	404x625
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	164,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	6,5636 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic DD

Артикульный номер: 6040788



Размеры

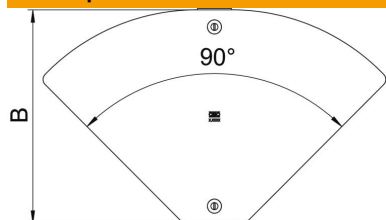

Ширина	400 мм
Ширина	12 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет