

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A4

Артикульный номер: 6040832



Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6040832
Тип	DFBMV 600 A4
Обозначение 1	Крышка для угловой секции
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	604x908
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	327,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic A4

Артикульный номер: 6040832



## Размеры

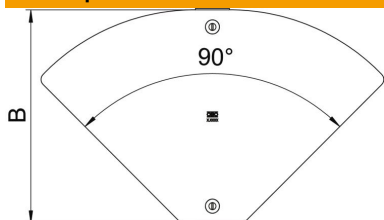

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	600 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	регулируемый
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет