

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° Magic DD

Артикульный номер: 7138408



Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138408
Тип	DFBM 45 400 DD
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 45 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	97,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° Magic DD

Артикульный номер: 7138408



Размеры

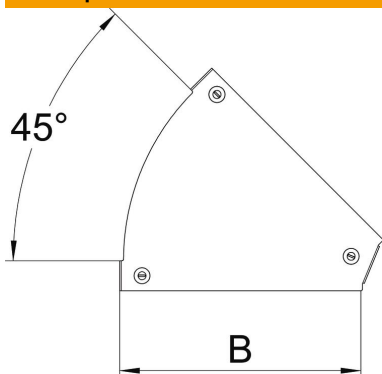

Ширина	400 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет