

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138570



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138570
Тип	DFBM 90 100 A2
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 100
Производитель	OBO
Размер	B=100mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138570

OBO
BETTERMANN

Размеры

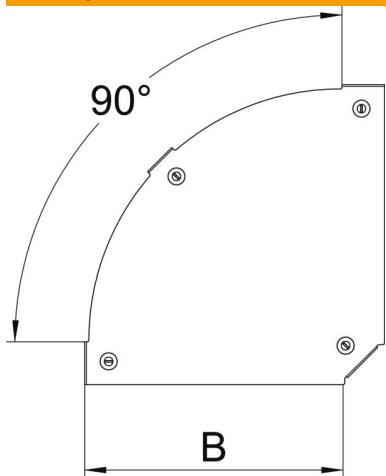

Ширина	100 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет