

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic DD

Артикульный номер: 7138540



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138540
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 100
Производитель	OBO
Размер	B=100mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	17,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic DD

Артикульный номер: 7138540



Размеры

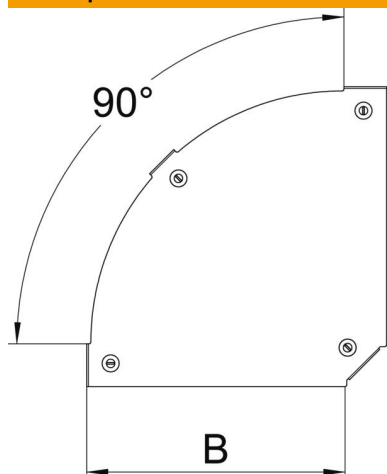

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет