


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic

Артикульный номер: 7138504



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

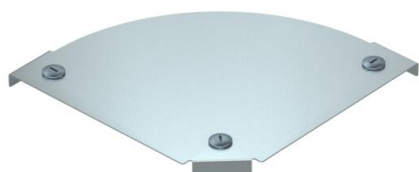

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138504
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 200
Производитель	OBO
Размер	V=200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	43 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,831 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic

Артикульный номер: 7138504



Размеры

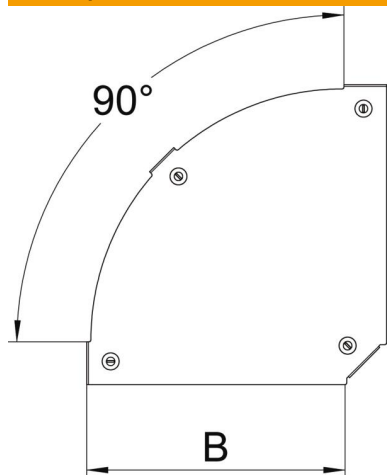

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет