

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138596



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



<b>A4</b>	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
<b>2B</b>	без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7138596
Тип	DFBM 90 300 A4
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 300
Производитель	ОВО
Размер	B=300mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138596

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры

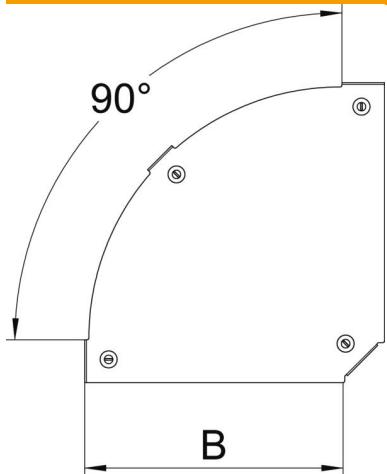

Ширина	300 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	300 мм

### Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет