

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic DD

Артикульный номер: 7138546



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикульный номер           | 7138546                                            |
| Тип                         | DFBM 90 300 DD                                     |
| Обозначение 1               | Крышка угловой секции 90°                          |
| Обозначение 2               | для угловой секции RBM 90 300                      |
| Производитель               | OBO                                                |
| Размер                      | B=300mm                                            |
| Материал                    | Сталь                                              |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                                  |
| Единица расхода             | Шт.                                                |
| Масса                       | 81,6 кг                                            |
| Единица веса                | кг/100 шт.                                         |


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic DD

Артикульный номер: 7138546



### Размеры

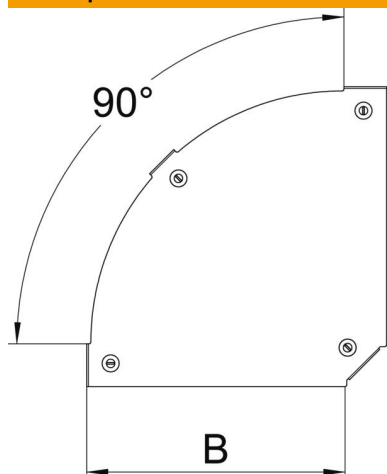

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 300 мм  |
| Ширина        | 12 in   |
| Толщина листа | 0,05 in |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 300 мм  |

### Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | 90°                 |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |