

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138578



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138578
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	166,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138578



Размеры

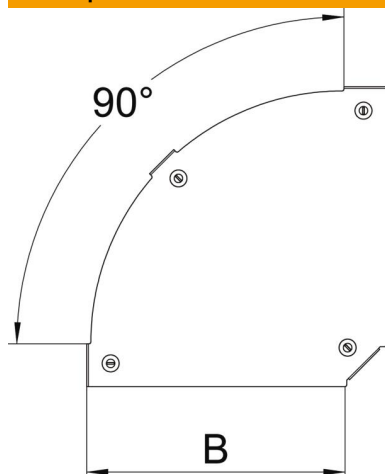

Ширина	400 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет