

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138598



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7138598
Тип	DFBM 90 400 A4
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	166,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138598



Размеры

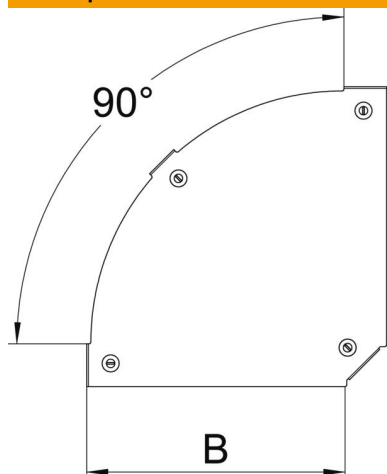

Ширина	400 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет