

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic

Артикульный номер: 7138508



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138508
Тип	DFBM 90 400 FS
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	165 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	5,8734 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic

Артикульный номер: 7138508



Размеры

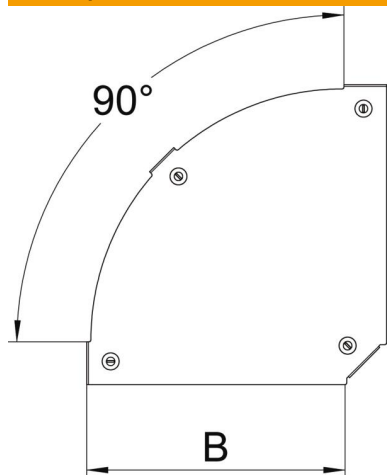

Ширина	400 мм
Ширина	20 in
Толщина листа	0,05 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет