

Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138600



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



- A4

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
- 2B

без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикульный номер	7138600
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	для угловой секции RBM 90 500
Производитель	OBO
Размер	B=500mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	245,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикульный номер: 7138600



Размеры

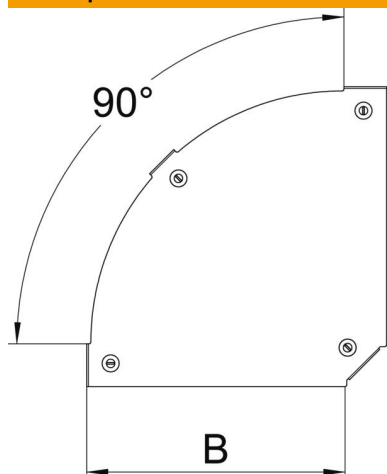

Ширина	500 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	500 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет