

# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138582



Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7138582                        |
| Обозначение 1               | Крышка угловой секции 90°      |
| Обозначение 2               | для угловой секции RBM 90 600  |
| Производитель               | OBO                            |
| Размер                      | B=600mm                        |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Поверхность                 | без обработки, дообработанный  |
| Стандарт поверхности        |                                |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 339,5 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикульный номер: 7138582



### Размеры

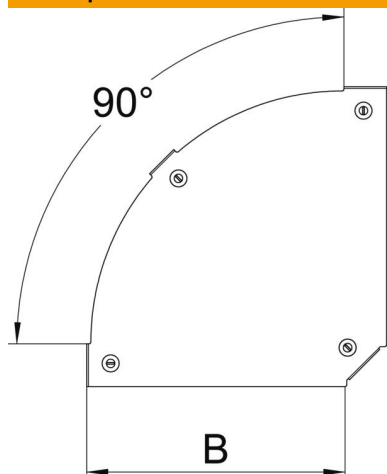

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 600 мм  |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 600 мм  |

### Технические характеристики

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                             | 90°                 |
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции          | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка          | нет                 |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                  |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Изменение направления                    | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |
| Конец шарнира                            | нет                 |