


Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DFB RU FS

Артикульный номер: 7128937



Крышка угловой секции 45°
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

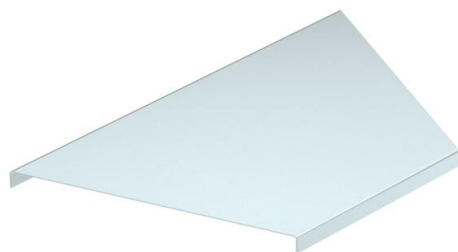

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128937
Тип	DFB 45 400 FS RU
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DFB RU FS

Артикульный номер: 7128937



Размеры

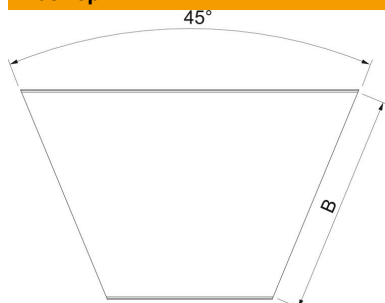

Ширина	400 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет