


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 45° DFB RU FS

Артикульный номер: 7128939



Крышка угловой секции 45°  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

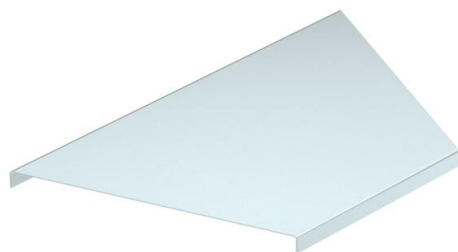

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128939
Тип	DFB 45 500 FS RU
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	69 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DFB RU FS

Артикульный номер: 7128939



## Размеры

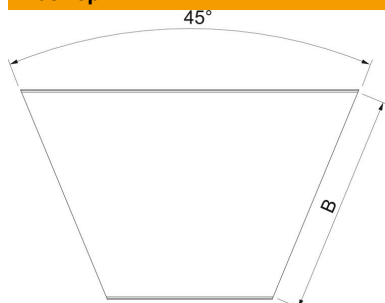

Ширина	500 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	500 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет