


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 7129610

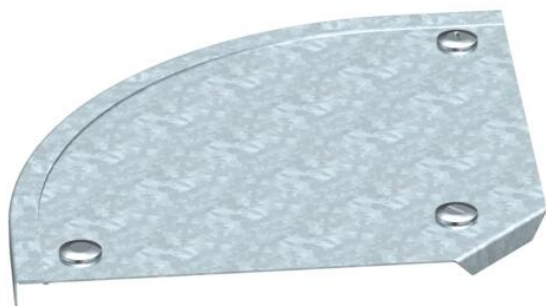

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7129610
Тип	DFB 90 100 FS
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 90 100
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	27 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 7129610



Размеры

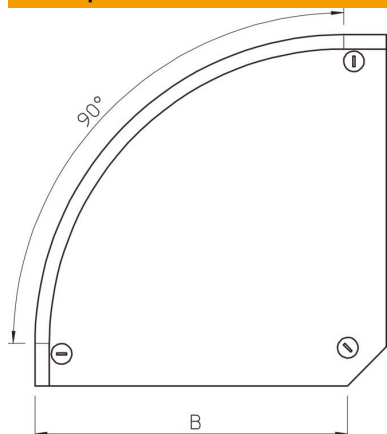

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет