


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° DFB RU FS

Артикульный номер: 7129741



Крышка угловой секции 90°
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

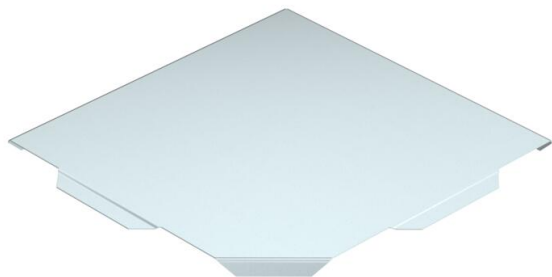

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7129741
Тип	DFB 90 100 FS RU
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° DFB RU FS

Артикульный номер: 7129741



Размеры

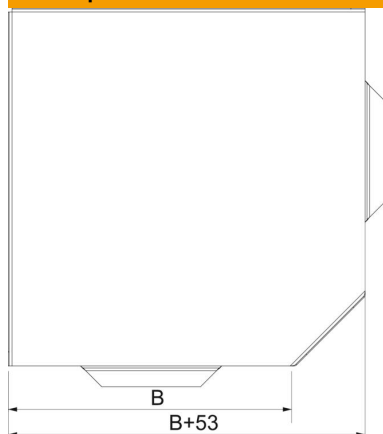

Ширина	100 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет