


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 7132024

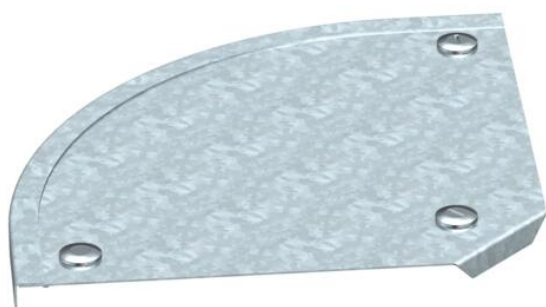

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7132024
Тип	DFB 90 200 FT
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 90 200
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,9113 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FT

Артикульный номер: 7132024



Размеры

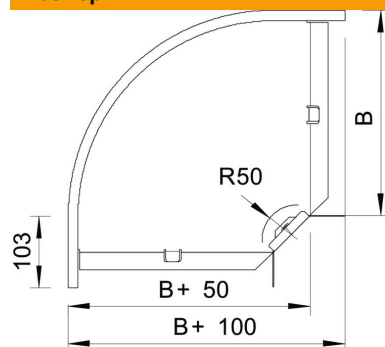

Ширина	200 мм
Высота	35 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет