


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 7129653

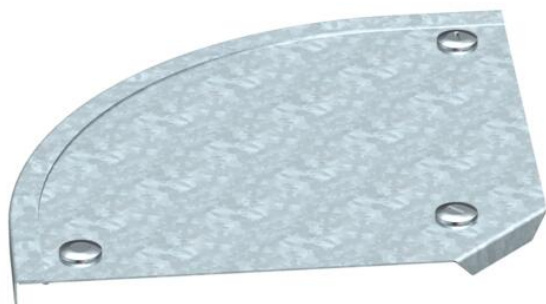

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7129653
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 90 300
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	100 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° FS

Артикульный номер: 7129653



Размеры

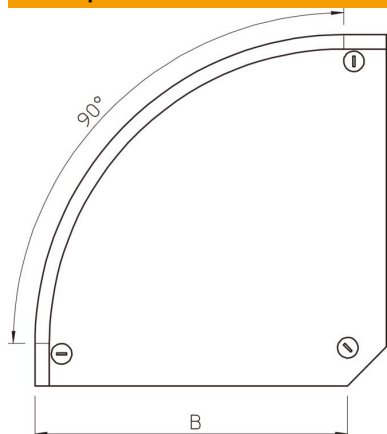

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет