


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° RU FS



Артикульный номер: 7129747

Крышка угловой секции 90°  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

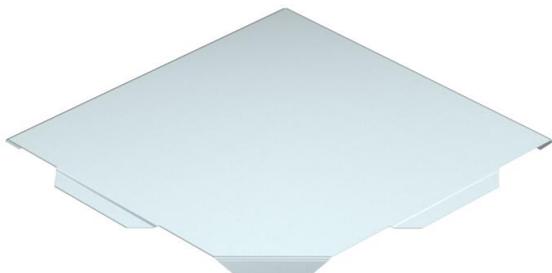

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7129747
Тип	DFB 90 400 FS RU
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	116 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° RU FS

Артикульный номер: 7129747



## Размеры

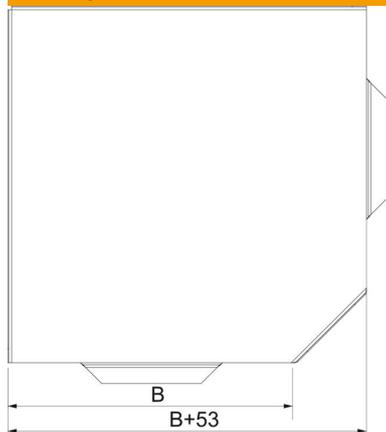

Ширина	400 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	400 мм

## Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет