


# Технический паспорт

## Крышка угловой секции 90° RU FS

Артикульный номер: 7129749



Крышка угловой секции 90°  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

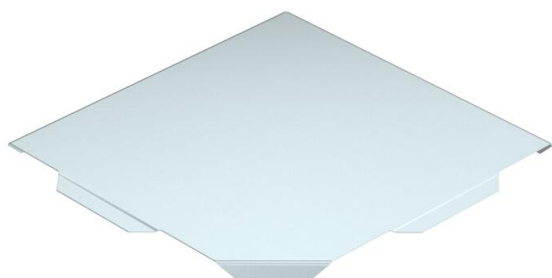

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| <b>St</b> | Сталь                         |
| <b>FS</b> | оцинкован конвейерным методом |

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 7129749                       |
| Тип                         | DFB 90 500 FS RU              |
| Обозначение 1               | Крышка угловой секции 90°     |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | B500mm                        |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 171 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° RU FS

Артикульный номер: 7129749



## Размеры

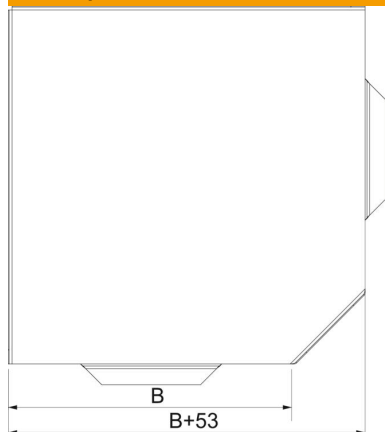

|               |        |
|---------------|--------|
| Ширина        | 500 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер B      | 500 мм |

## Технические характеристики

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Изгиб (угол)                     | 90°                 |
| Вид крепления                    | Поворотный фиксатор |
| Повышение живучести конструкции  | нет                 |
| Подходит для проволочного лотка  | нет                 |
| Подходит для кабельного лотка    | да                  |
| Изменение направления            | горизонтальный      |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет                 |
| Конец шарнира                    | нет                 |