


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° RU FS

Артикульный номер: 7129751



Крышка угловой секции 90°
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

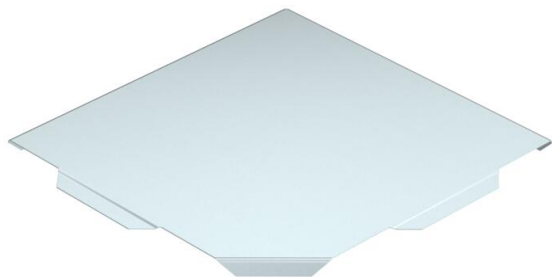

- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	7129751
Тип	DFB 90 600 FS RU
Обозначение 1	Крышка угловой секции 90°
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	238 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка угловой секции 90° RU FS

Артикульный номер: 7129751



Размеры

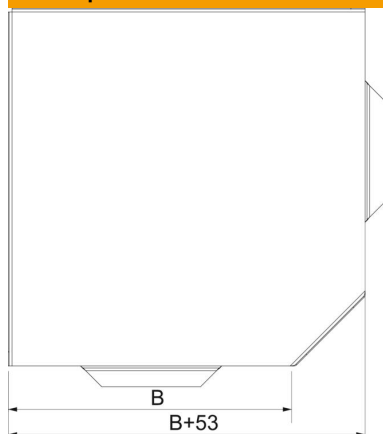

Ширина	600 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Изгиб (угол)	90°
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет