


# Технический паспорт

## Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138970



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

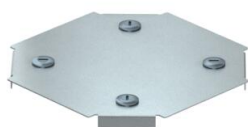

**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7138970
Тип	DFKM 100 DD
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	для секции RKM 100
Производитель	OBO
Размер	B=100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138970



## Размеры

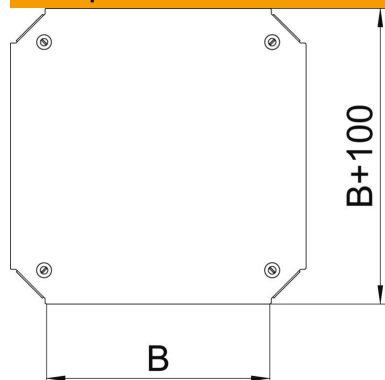

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Размер В	100 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет