


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic

Артикульный номер: 7138930



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками
любой высоты.

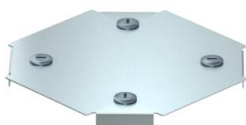

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138930
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	для каб-го лотка и лестницы
Производитель	OBO
Размер	B=100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic

Артикульный номер: 7138930



Размеры

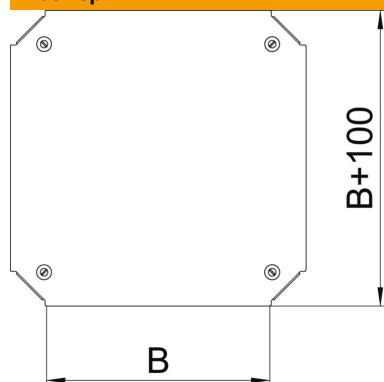

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Размер B	100 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет