

Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138978



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7138978
Тип	DFKM 400 DD
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	для секции RKM 400
Производитель	OBO
Размер	V=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	246,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138978



Размеры

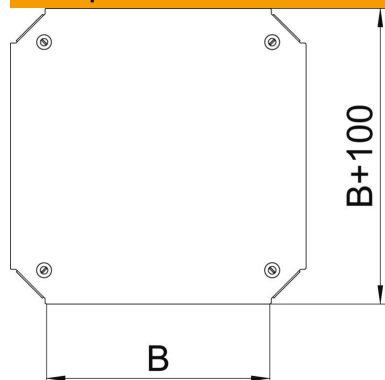

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет