

Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic

Артикульный номер: 7138938



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками
любой высоты.



St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138938
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	для секции RKM 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	246,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции Magic

Артикульный номер: 7138938



Размеры

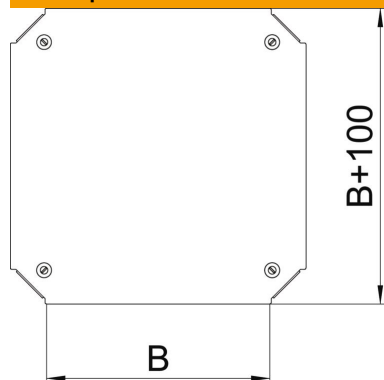

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет