


Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции DD

Артикульный номер: 7131089

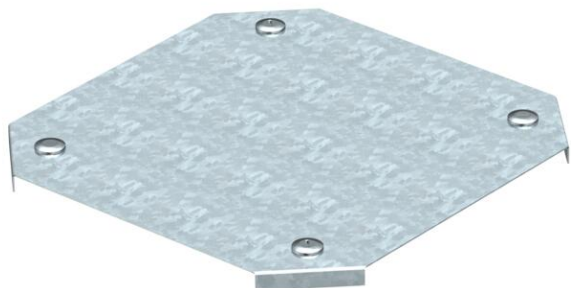

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131089
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 100
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет