


# Технический паспорт

## Крышка для крестообразной секции FS

Артикульный номер: 7128614

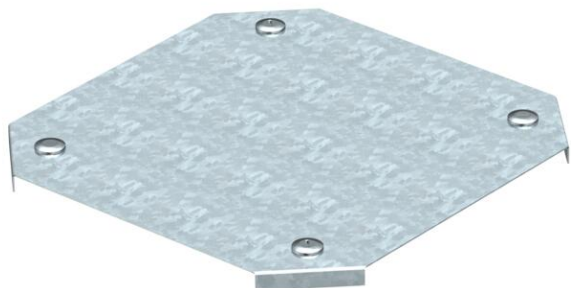

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128614
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 100
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Размер В	100 мм
Размер Н	15 мм

### Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет