


Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции FS

Артикульный номер: 7128622

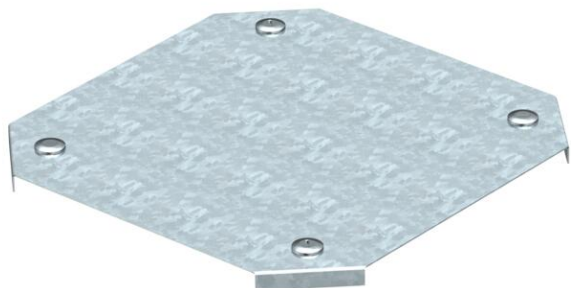

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128622
Тип	DFK 150 FS
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 150
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	62,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Высота	35 мм
Размер B	150 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции FS

Артикульный номер: 7128622



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет