


# Технический паспорт

## Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128752



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

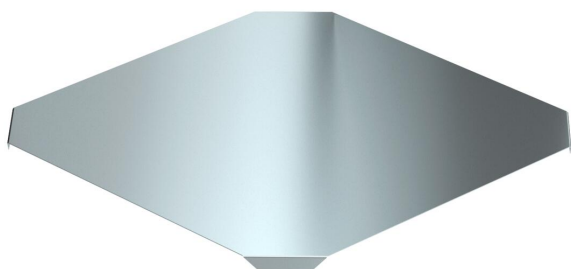

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128752
Тип	DFK 150 FS RU
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128752



## Размеры

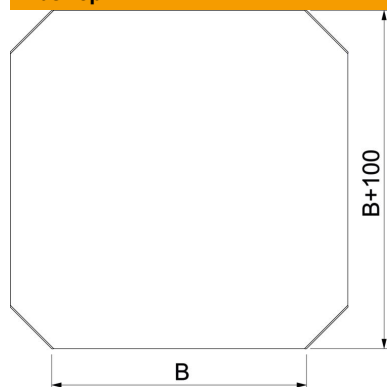

Ширина	150 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	150 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет