


Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции DD

Артикульный номер: 7131100

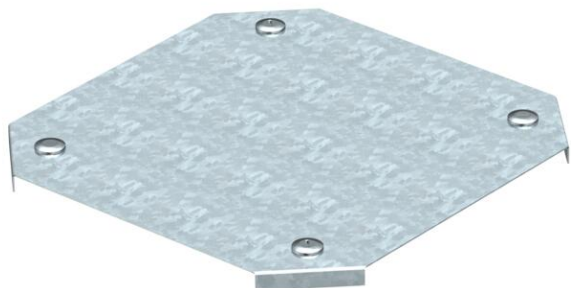

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131100
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 200
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	83,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Размер В	200 мм
Размер Н	15 мм

Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет