


# Технический паспорт

## Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128758



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

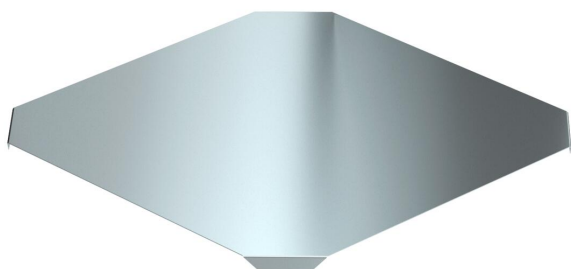

CE

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128758
Тип	DFK 400 FS RU
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Производитель	OBO
Размер	B400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	136 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128758



## Размеры

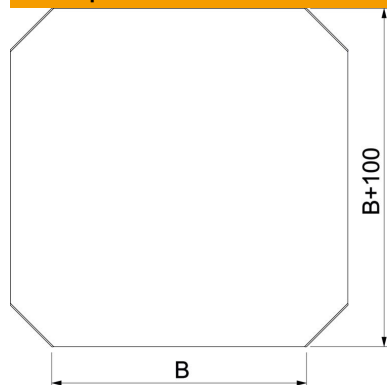

Ширина	400 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	400 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет