

# Технический паспорт

## Крышка для крестообразной секции FS

Артикульный номер: 7128703



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7128703
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RK 500
Производитель	OBO
Размер	B500mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	810 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

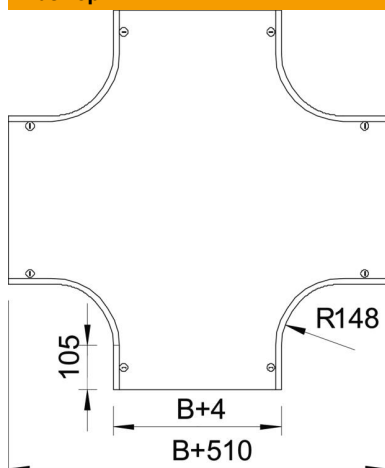

Ширина	500 мм
Ширина	20 in
Размер B	500 мм
Размер H	15 мм
Размер R	148 мм

# Технический паспорт

Крышка для крестообразной секции FS

Артикульный номер: 7128703



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	8 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет