


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128762



Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

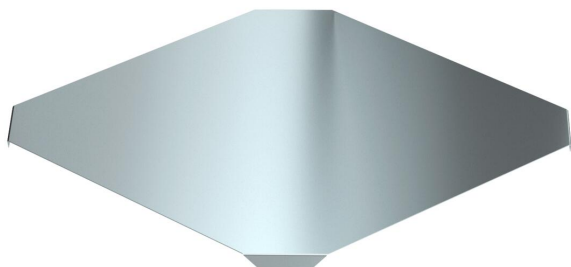

CE

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128762
Тип	DFK 600 FS RU
Обозначение 1	Крышка крестообр. секции
Производитель	OBO
Размер	B600mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	266 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка крестообразной секции RU FS

Артикульный номер: 7128762



Размеры

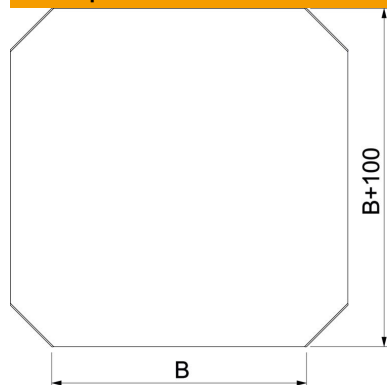

Ширина	600 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет