

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138832



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7138832
Тип	DFTM 150 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	для секции RTM 150
Производитель	OBO
Размер	B=150mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Крышка T-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138832



## Размеры

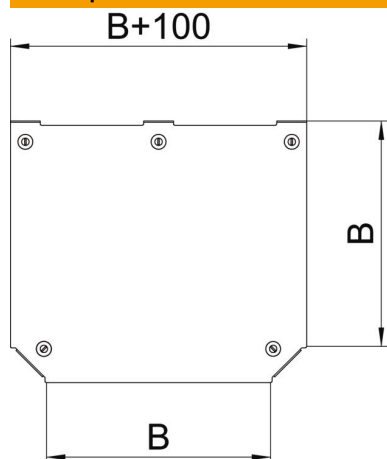

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет