


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления Magic

Артикульный номер: 7138792



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

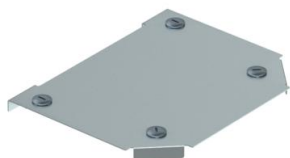

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	7138792
Тип	DFTM 150 FS
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	для секции RTM 150
Производитель	OBO
Размер	V=150mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Крышка Т-образного ответвления Magic

Артикульный номер: 7138792



### Размеры

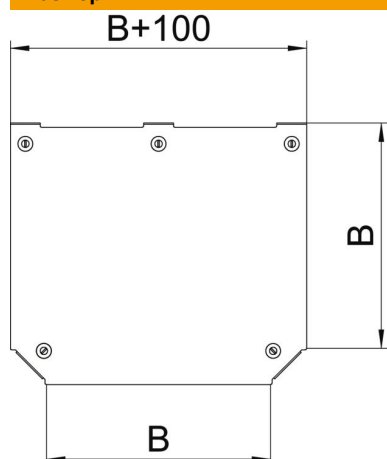

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	150 мм

### Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет