

# Технический паспорт

## Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138838



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Артикульный номер           | 7138838  |
| Тип                         | DFTM 400 DD  |
| Обозначение 1               | Крышка Т-образной секции                           |
| Обозначение 2               | для секции RTM 400                                 |
| Производитель               | OBO  |
| Размер                      | B=400mm  |
| Материал                    | Сталь  |
| Поверхность                 | Конвейерное цинкование методом двойного погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                                       |
| Минимальная единица продажи | 1  |
| Единица расхода             | Шт.  |
| Масса                       | 226,5 кг   |
| Единица веса                | кг/100 шт.   |


# Технический паспорт

Крышка Т-образной секции Magic DD

Артикульный номер: 7138838



## Размеры

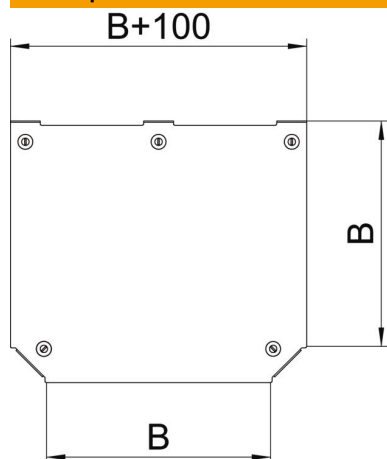

|               |         |
|---------------|---------|
| Ширина        | 400 мм  |
| Ширина        | 16 in   |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер B      | 400 мм  |

## Технические характеристики

|  |                     |
|--|---------------------|
| Вид крепления                            | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да                  |
| Подходит для кабельного лотка            | да                  |
| Толщина материала (дюймы)                | 0,05 in             |
| Прочность материала                      | 1,25 мм             |
| Нержавеющая сталь, протравленная         | нет                 |