


Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления Magic

Артикульный номер: 7138798



Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

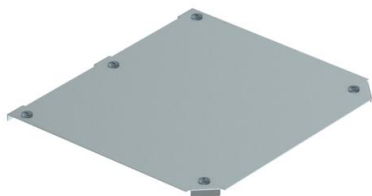

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7138798
Тип	DFTM 400 FS
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	для секции RTM 400
Производитель	OBO
Размер	B=400mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	226,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образного ответвления Magic

Артикульный номер: 7138798



Размеры

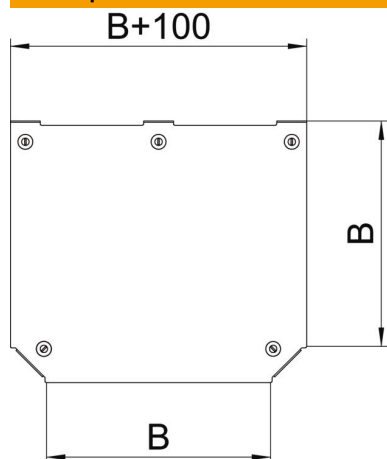

Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Толщина листа	1,25 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет