


Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129327

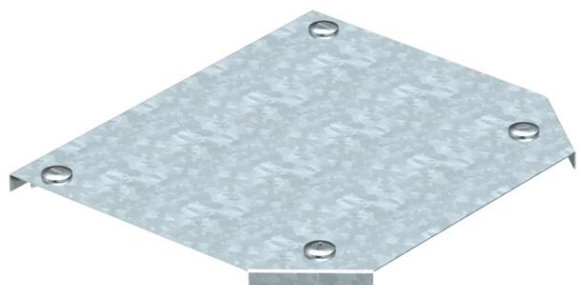

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7129327
Тип	DFT 150 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 150
Производитель	OBO
Размер	B150mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	45 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

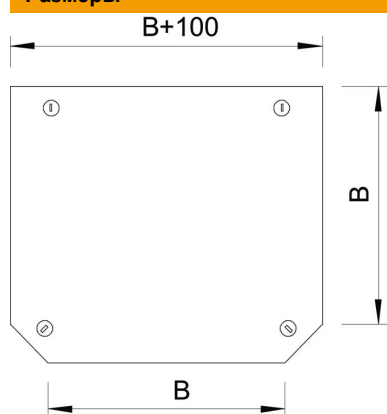

Ширина	150 мм
Ширина	6 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	150 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129327



Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,04 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет