


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128332



Крышка для Т-образной секции
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

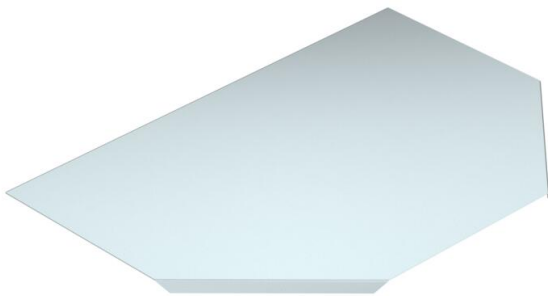

- St

Сталь
- FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные		
Артикульный номер	7128332	
Тип	DFT 150 FS RU	
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции	
Производитель	OBO	
Размер	B150mm	
Материал	Сталь	
Поверхность	оцинкован конвейерным методом	
Стандарт поверхности	DIN EN 10346	
Минимальная единица продажи	1	
Единица расхода	Шт.	
Масса	27 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128332



Размеры

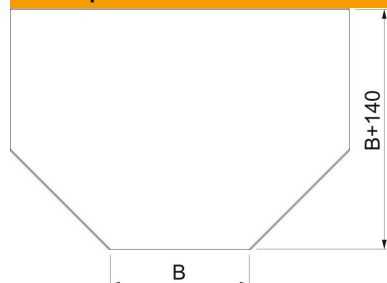

Ширина	150 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	150 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет