


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128333



Крышка для Т-образной секции
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

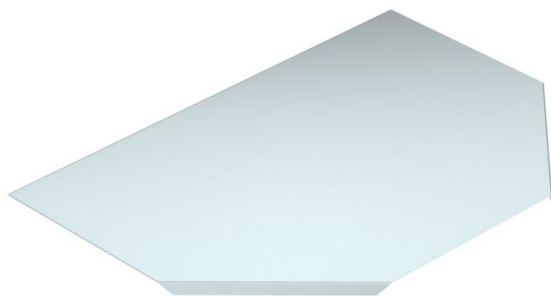

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128333
Тип	DFT 200 FS RU
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	42 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128333



Размеры

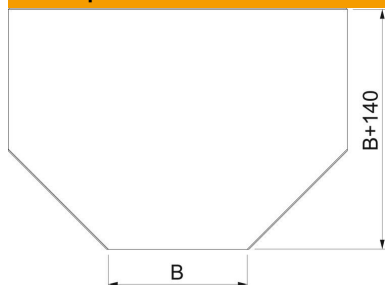

Ширина	200 мм
Толщина листа	0,7 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Вид крепления	накладной
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Прочность материала	0,7 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет