


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129351

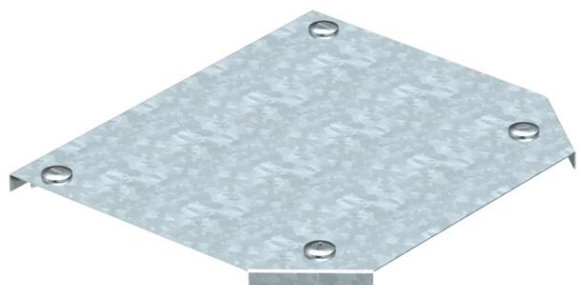

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.  
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




**St** Сталь

**DD** Конвейерное цинкование методом двойного погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	7129351
Тип	DFT 300 DD
Обозначение 1	Крышка Т-образной секции
Обозначение 2	с фиксаторами, для RT 300
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	125 кг
Единица веса	кг/100 шт.

### Размеры

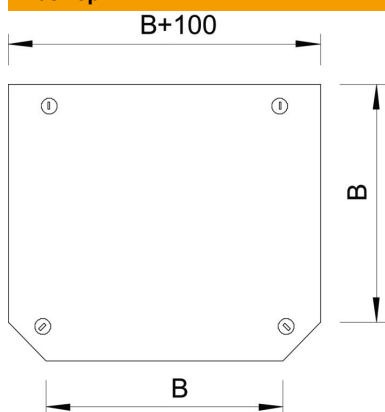

Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм
Размер H	15 мм

# Технический паспорт

Крышка для Т-образной секции DD

Артикульный номер: 7129351



## Технические характеристики

Количество шпингалетов	4 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Толщина материала (дюймы)	0,05 in
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет