

Технический паспорт


Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128335



Крышка для Т-образной секции

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

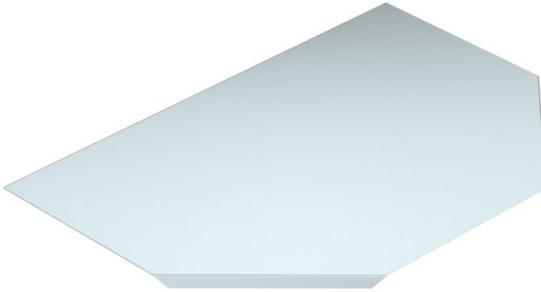

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер | 7128335 |
| Тип | DFT 300 FS RU |
| Обозначение 1 | Крышка Т-образной секции |
| Производитель | OBO |
| Размер | B300mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности | DIN EN 10346 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 78 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикульный номер: 7128335



Размеры

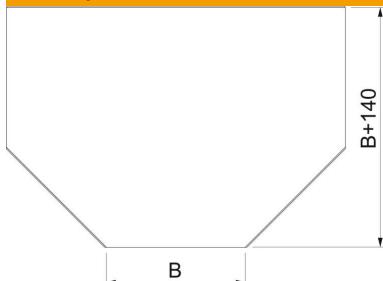

| | |
|---------------|--------|
| Ширина | 300 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Размер В | 300 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|-----------|
| Вид крепления | накладной |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | нет |
| Подходит для кабельного лотка | да |
| Прочность материала | 0,7 мм |
| Нержавеющая сталь, проправленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |